


# Axialbausatz EAMM-A-D60-70A

Teilenummer: 543161

FESTO

passend für Elektrische Antriebe.

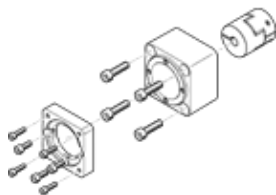

## Datenblatt

Merkmale	Wert
Einbaulage	beliebig
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatur	-25 ... 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 95 %
Schutzart	IP40
Umgebungstemperatur	-10 ... 60 °C
Übertragbares Drehmoment	17 Nm
Produktgewicht	750 g
Schnittstellencode Aktuator	D60A D60B D60C
Schnittstellencode Motor In	70A
Werkstoffhinweis	RoHS konform