


# Parallelbausatz EAMM-U-D60-70A

Teilenummer: 543165

FESTO

passend für Elektrische Antriebe.

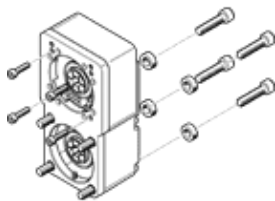

## Datenblatt

| Merkmal                   | Wert                          |
|---------------------------|-------------------------------|
| Baugröße                  | 63                            |
| Einbaulage                | beliebig                      |
| Max. Drehzahl             | 4.000 1/min                   |
| Lagertemperatur           | -25 ... 60 °C                 |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 0 - 95 %                      |
| Schutzart                 | IP40                          |
| Umgebungstemperatur       | 0 ... 50 °C                   |
| Massenträgheitsmoment     | 70,5 kgmm <sup>2</sup>        |
| Leerlaufantriebsmoment    | 0,3 Nm                        |
| Übertragbares Drehmoment  | 5,5 Nm                        |
| Produktgewicht            | 1.170 g                       |
| Werkstoffhinweis          | LABS-haltige Stoffe enthalten |