


# Parallelbausatz EAMM-U-E32-42C

Teilenummer: 543229

FESTO

passend für Elektrische Antriebe.

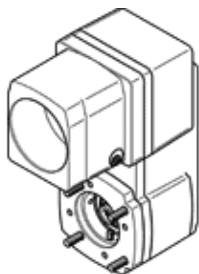

## Datenblatt

Merkmal	Wert
Baugröße	25
Einbaulage	beliebig
Max. Drehzahl	3.000 1/min
Lagertemperatur	-25 ... 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 95 %
Schutzart	IP40
Umgebungstemperatur	0 ... 50 °C
Massenträgheitsmoment	10,22 kgmm <sup>2</sup>
Leerlaufantriebsmoment	0,1 Nm
Übertragbares Drehmoment	3 Nm
Produktgewicht	690 g
Werkstoffhinweis	LABS-haltige Stoffe enthalten