


Kupplung EAMC-16-20-5-6

Teilenummer: 543419

FESTO

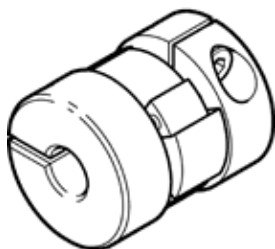

Datenblatt

Merkmal	Wert
Aufnahmedurchmesser 1	5 mm
Aufnahmedurchmesser 2	6 mm
Baugröße	16
Nennlänge	20 mm
Einbaulage	beliebig
Max. Drehzahl	10.000 1/min
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatur	-25 ... 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 95 %
Umgebungstemperatur	-25 ... 60 °C
Massenträgheitsmoment	0,28 kgmm ²
Übertragbares Drehmoment	1,1 Nm
Produktgewicht	8 g
Werkstoffhinweis	RoHS konform