 



# Magnetventil MFHB-5/4-1/4

Teilenummer: 546042  
Auslaufprodukt

FESTO

Auslauftyp. Lieferbar bis 2018. Alternativprodukt siehe Support Portal.

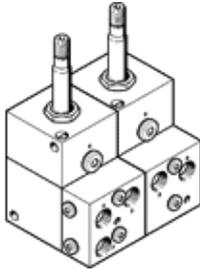

## Datenblatt

Merkmal	Wert
Ventilfunktion	5/4 geschlossen
Betätigungsart	elektrisch
Normalnennndurchfluss	600 l/min
Betriebsdruck	2 ... 8 bar
Konstruktiver Aufbau	Teller-Sitz
Rückstellart	mechanische Feder
Schutzart	IP65
Nennweite	6,5 mm
Einbaulage	beliebig
Handhilfsbetätigung	rastend
Schaltzeit aus	23 ms
Schaltzeit ein	16 ms
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Mediumtemperatur	-10 ... 60 °C
Umgebungstemperatur	-5 ... 40 °C
Produktgewicht	1.780 g
Anschluss Steuerabluft 84	M5
Pneumatischer Anschluss 1	G1/4
Pneumatischer Anschluss 2	G1/4
Pneumatischer Anschluss 3	G1/4
Pneumatischer Anschluss 4	G1/4
Pneumatischer Anschluss 5	G1/4
Werkstoffinformation Dichtungen	NBR
Werkstoffinformation Gehäuse	Aluminium eloxiert