 



Magnetventil MFHB-2-1/4-B

Teilenummer: 546064

FESTO

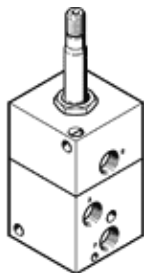

Datenblatt

Merkmal	Wert
Ventilfunktion	2/2 geschlossen monostabil
Betätigungsart	elektrisch
Normalnennendurchfluss	600 l/min
Betriebsdruck	2 ... 8 bar
Konstruktiver Aufbau	Teller-Sitz
Rückstellart	mechanische Feder
Schutzart	IP65
Nennweite	7 mm
Einbaulage	beliebig
Handhilfsbetätigung	rastend
Schaltzeit aus	23 ms
Schaltzeit ein	12 ms
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Mediumtemperatur	-10 ... 60 °C
Umgebungstemperatur	-5 ... 40 °C
Produktgewicht	575 g
Anschluss Steuerabluft 84	M5
Pneumatischer Anschluss 1	G1/4
Pneumatischer Anschluss 2	G1/4
Werkstoff Dichtungen	NBR
Werkstoff Gehäuse	Aluminium eloxiert