
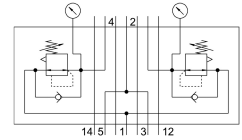


# Reglerplatte VABF-S2-1-R5C2-C-6

Teilenummer: 546091

FESTO

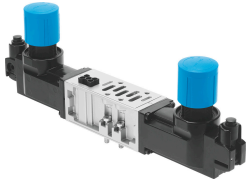

## Datenblatt

Merkmal	Wert
Baubreite	42 mm
Basierend auf Norm	ISO 5599-2
Einbaulage	beliebig
Pneumatische Höhenverkettung	Druckregler für 2 und 4 reversibel
Reglerfunktion	Ausgangsdruck konstant mit Sekundärentlüftung
Zuwahl Manometer	möglich
Druckregelbereich	0.05 MPa...0.6 MPa 0.5 bar...6 bar 7.25 psi...87 psi
Eingangsdruck 1	0.5 bar...10 bar 0.05 MPa...1 MPa 7.25 psi...145 psi
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium	Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	0 - keine Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Schutzart	IP65 NEMA 4
Umgebungstemperatur	-5 °C...50 °C
Produktgewicht	920 g
Befestigungsart Höhenverkettung	auf Verkettungsplatte auf Einzelanschlussplatte
Anschluss Manometer	mit Halteklammer
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Bedienteil	PA
Werkstoff Reglergehäuse	Aluminium-Druckguss