 



# Kompaktzylinder ADVU-2"-1"-A-P-A

Teilenummer: 546347

FESTO

für Positionserkennung, Kolbenstangenende mit Außengewinde.  
Mutter für Kolbenstangengewinde wird mitgeliefert.  
Dieses Produkt ist nur über die Festo Gesellschaft USA erhältlich.  
Auslauftyp. Lieferbar bis 2011.

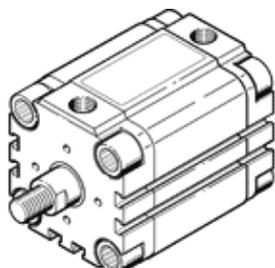

## Datenblatt

Merkmal	Wert
Hub	1 "
Kolben-Durchmesser	2"
Dämpfung	P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig
Funktionsweise	doppeltwirkend
Kolbenstangenende	Außengewinde
Betriebsdruck	11,6 ... 145 Psi
Betriebsmedium	gefilterte Druckluft
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2
Umgebungstemperatur	-4 ... 176 °F
Aufprallenergie in den Endlagen	0,472 J
Theoretische Kraft bei 6 bar, Rücklauf	238 lbf
Theoretische Kraft bei 6 bar, Vorlauf	265 lbf
Bewegte Masse bei 0 mm Hub	3,951 oz
Gewichtszuschlag pro 10 mm Hub	2,54 oz
Grundgewicht bei 0 mm Hub	19,753 oz
Zuschlag bewegte Masse pro 10 mm Hub	0,564 oz
Pneumatischer Anschluss	NPT1/8-27
Betriebsdruck [psi]	11,6 ... 145 psi
Werkstoffinformation Deckel	Aluminium-Knetlegierung
Werkstoffinformation Dynamische Dichtungen	TPE-U(PU) NBR
Werkstoffinformation Kolbenstange	hochlegierter Stahl
Werkstoffinformation Zylinderrohr	Aluminium-Knetlegierung