 



Kompaktzylinder ADVU-3/4"-1/2"-A-P-A

Teilenummer: 546366

FESTO

für Positionserkennung, Kolbenstangenende mit Außengewinde.
Mutter für Kolbenstangengewinde wird mitgeliefert.
Dieses Produkt ist nur über die Festo Gesellschaft USA erhältlich.
Auslaufotyp. Lieferbar bis 2011.

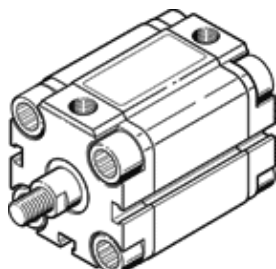

Datenblatt

Merkmal	Wert
Hub	0,5 "
Kolben-Durchmesser	3/4"
Dämpfung	P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig
Funktionsweise	doppeltwirkend
Kolbenstangenende	Außengewinde
Betriebsdruck	14,5 ... 145 Psi
Betriebsmedium	gefilterte Druckluft
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2
Umgebungstemperatur	-4 ... 176 °F
Aufprallenergie in den Endlagen	0,1033 J
Theoretische Kraft bei 6 bar, Rücklauf	32 lbf
Theoretische Kraft bei 6 bar, Vorlauf	42 lbf
Bewegte Masse bei 0 mm Hub	0,705 oz
Gewichtszuschlag pro 10 mm Hub	0,811 oz
Grundgewicht bei 0 mm Hub	5,256 oz
Zuschlag bewegte Masse pro 10 mm Hub	0,212 oz
Pneumatischer Anschluss	UNF10-32
Betriebsdruck [psi]	14,5 ... 145 psi
Werkstoffinformation Deckel	Aluminium-Knetlegierung
Werkstoffinformation Dynamische Dichtungen	TPE-U(PU) NBR
Werkstoffinformation Kolbenstange	hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoffinformation Zylinderrohr	Aluminium-Knetlegierung