


# Grundventil LR-D-7-MAXI

Teilenummer: 546465

FESTO

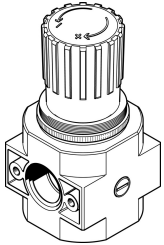

## Datenblatt

Merkmal	Wert
Baugröße	Maxi
Baureihe	D
Betätigungssicherung	Drehknopf mit Arretierung
Einbaulage	beliebig
Konstruktiver Aufbau	vorgesteuertes Kolbenregelventil
Reglerfunktion	Ausgangsdruck konstant mit Sekundärentlüftung
Druckanzeige	G1/4 vorbereitet
Betriebsdruck	0 psi...240 psi
Druckregelbereich	6,9 psi...105 psi
Max. Druckhysterese	6 psi
Normalnenndurchfluss	374 cfm
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Inerte Gase
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium	Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Luftreinheitsklasse am Ausgang	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Inerte Gase
Mediumtemperatur	14 °F...140 °F
Umgebungstemperatur	14 °F...140 °F
Produktgewicht	30943 oz
Befestigungsart	Fronttafeleinbau Leitungseinbau mit Zubehör
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Dichtungen	NBR
Werkstoff Gehäuse	Zink-Druckguss