


Gabelkopf SG-UNF3/8"-24-B

Teilenummer: 546540

FESTO

mit Sechskantmutter, für schwenkbare Zylinderbefestigung
(kolbenstangenseitig).

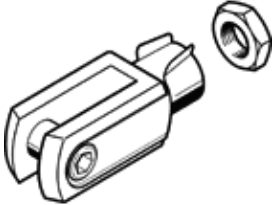

Datenblatt

| Merkmal | Wert |
|------------------------------------|--------------------------------------|
| Baugröße | UNF3/8-24 |
| Basierend auf Norm | DIN 71752 ISO 8140 |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung |
| LABS-Konformität | VDMA24364-B2-L |
| Umgebungstemperatur | -40 ... 150 °C |
| Produktgewicht | 3,696 oz |
| Werkstoffhinweis | RoHS konform |
| Werkstoff Bolzen | Stahl verzinkt |
| Werkstoff Gabel | Stahl verzinkt |
| Werkstoff Mutter | Stahl verzinkt |