 



# Reglerplatte VABF-S3-2-R7C2-C-10

Teilenummer: 546792

FESTO

für Ventilinsel VDMA-01/02, Normalanschlussbild 15407-1, bis 10 bar.

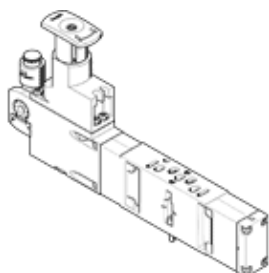

## Datenblatt

Merkmal	Wert
Baubreite	18 mm
Basierend auf Norm	ISO 15407-1
Einbaulage	beliebig
Pneumatische Höhenverkettung	Druckregler für 4 reversibel
Reglerfunktion	Ausgangsdruck konstant mit Sekundärentlüftung
Zuwahl Manometer	möglich
Druckregelbereich MPa	0,05 ... 0,85 MPa
Druckregelbereich	0,5 ... 8,5 bar
Druckregelbereich psi	7,25 ... 123,25 psi
Eingangsdruck 1	0,5 ... 10 bar
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	0 - keine Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Schutzart	IP65 NEMA 4
Umgebungstemperatur	-5 ... 50 °C
Produktgewicht	245 g
Befestigungsart Höhenverkettung	auf Verkettungsplatte auf Einzelanschlussplatte
Anschluss Manometer	mit Halteklammer
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Bedienteil	PA
Werkstoff Reglergehäuse	Aluminium-Druckguss