


Vakuumfilter VAF-DB-1/4

Teilenummer: 547261

FESTO

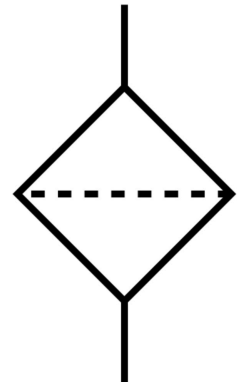

Datenblatt

| Merkmal | Wert |
|---------------------------|---|
| Einbaulage | senkrecht |
| Filterfeinheit | 80 µm |
| Betriebsdruck | -0.95 bar...0 bar |
| Hinweis zum Betriebsdruck | Anwendung nur in offenen Vakuumsystemen |
| Betriebsmedium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| LABS-Konformität | VDMA24364-Zone III |
| Umgebungstemperatur | -5 °C...50 °C |
| Max. Anziehdrehmoment | 8.7 Nm |
| Produktgewicht | 71 g |
| Befestigungsart | Leitungseinbau mit Wand-/Flächenhalter |
| Pneumatischer Anschluss | G1/4 |
| Vakuumanschluss | G1/4 |
| Werkstoff-Hinweis | RoHS konform |
| Werkstoff Dichtungen | NBR |
| Werkstoff Filter | PE |
| Werkstoff Gehäuse | PP-verstärkt |
| Werkstoff Schale | PA |
| Abwurfimpulstauglichkeit | 7 bar |