


# L-Verschraubung NPFB-L-R38-G38-MF

Teilenummer: 547725

FESTO

zur Verbindung mit Rohren.

Bei Verwendung von R und G Gewindepfaden wird als zusätzliches Dichtmittel Gewindedichtband oder Flüssigdichtmittel empfohlen. Alternativ kann zur Abdichtung der G-Gewindepfaden ein Axialdichtring aus Weichaluminium AL 99,5 verwendet werden.

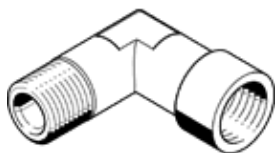

## Datenblatt

| Merkmal                                   | Wert                                  |
|---|---------------------------------------|
| Werkstoffinformation Gewindeverschraubung | Messing<br>vernickelt                 |
| Gebindegröße                              | 10                                    |
| Betriebsdruck                             | -0,95 ... 40 bar                      |
| Betriebsmedium                            | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [-:~:] |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK        | 1                                     |
| Umgebungstemperatur                       | -20 ... 150 °C                        |
| Produktgewicht                            | 55 g                                  |
| Pneumatischer Anschluss 1                 | R3/8                                  |
| Pneumatischer Anschluss 2                 | G3/8                                  |
| Werkstoffhinweis                          | RoHS konform                          |