


Reduziernippel NPFB-R-G34-G12-MF

Teilenummer: 547837

FESTO

zur Verbindung mit Rohren.

Bei Verwendung von R und G Gewindezapfen wird als zusätzliches Dichtmittel Gewindedichtband oder Flüssigdichtmittel empfohlen. Alternativ kann zur Abdichtung der G-Gewindezapfen ein Axialdichtring aus Weichaluminium AL 99,5 verwendet werden.

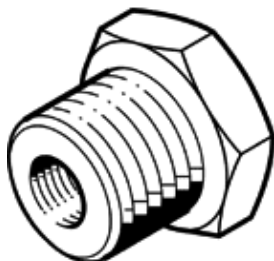

Datenblatt

Merkmal	Wert
Werkstoffinformation Gewindeverschraubung	Messing vernickelt
Gebindegröße	10
Betriebsdruck	-0,95 ... 40 bar
Betriebsmedium	Druckluft Vakuum
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1
Umgebungstemperatur	-20 ... 150 °C
Produktgewicht	44 g
Pneumatischer Anschluss 1	G3/4
Pneumatischer Anschluss 2	G1/2
Werkstoffhinweis	RoHS konform