


Netzteil SVG-1/230VAC-24VDC-5A

Teilenummer: 547867

Auslaufprodukt

FESTO

mit Nennausgangsspannung 24 V DC und Nennausgangsstrom 5 A.
Auslaufotyp. Lieferbar bis 2014. Alternativprodukt siehe Support Portal.

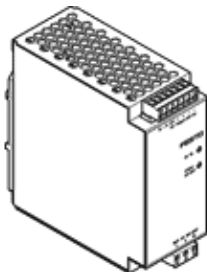

Datenblatt

Merkmal	Wert
Breite	55 mm
Höhe	130 mm
Länge	125 mm
Einbaulage	freie Konvektion
Primärversorgung	1-phasig
Eingangsstrom	1,9 - 0,8 A
Nennausgangsspannung DC	24 V
Nennausgangsstrom	5 A
Eingangsspannungsbereich AC	100 ... 240 V
Netzausfallüberbrückung	20 ms
Netzfrequenz	45 ... 65 Hz
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach EU-EMV-Richtlinie nach EU-Niederspannungs-Richtlinie
Lagertemperatur	-40 ... 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	95%
Schutzart	IP20
Umgebungstemperatur	-25 ... 70 °C
Zulassung	C-Tick c UL us - Listed (OL)
Produktgewicht	830 g
Befestigungsart	mit Hutschiene
Werkstoffhinweis	LABS-haltige Stoffe enthalten