 



Stoßdämpfer DYSW-7-10-Y1F

Teilenummer: 548072

FESTO

selbsteinstellend, mit progressiver Kennlinie.

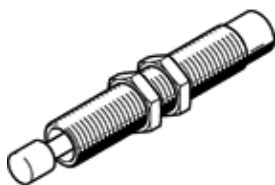

Datenblatt

Merkmal	Wert
Baugröße	7
Hub	10 mm
Dämpfung	selbsteinstellend weiche Kennlinie
Einbaulage	beliebig
Positionserkennung	ohne
Max. Aufprallgeschwindigkeit	3 m/s
Rückstellzeit kurz	0,2 s
Rückstellzeit lang	1 s
Funktionsweise	einfachwirkend drückend
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Umgebungstemperatur	-10 ... 80 °C
Dämpfungslänge	10 mm
Max. Anschlagkraft	300 N
Max. Energieaufnahme pro Hub	2,5 J
Max. Energieaufnahme pro Stunde	15.000 J
Max. Restenergie	0,01 J
Rückstellkraft	1,2 N
Produktgewicht	21 g
Befestigungsart	mit Kontermutter
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Dichtungen	NBR
Werkstoff Gehäuse	hochlegierter Stahl
Werkstoff Kolbenstange	hochlegierter Stahl