
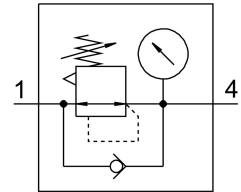


# Reglerplatte VMPA2-B8-R7C2-C-06

Teilenummer: 549114

FESTO

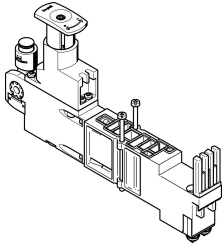

## Datenblatt

| Merkmal                            | Wert   |
|------------------------------------|--|
| Baubreite                          | 21 mm  |
| Einbaulage                         | beliebig   |
| Pneumatische Höhenverkettung       | Druckregler für 4 reversibel                               |
| Reglerfunktion                     | Ausgangsdruck konstant<br>mit Sekundärentlüftung           |
| Zuwahl Manometer                   | möglich  |
| Druckregelbereich                  | 0.5 bar...6 bar  |
| Eingangsdruck 1                    | 0.5 bar...10 bar   |
| Betriebsmedium                     | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                     |
| Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium | Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich) |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung                       |
| LABS-Konformität                   | VDMA24364-B1/B2-L  |
| Schutzart                          | IP65<br>nach IEC 60529                                     |
| Umgebungstemperatur                | -5 °C...50 °C  |
| Max. Anziehdrehmoment              | 0.65 Nm  |
| Produktgewicht                     | 180 g  |
| Befestigungsart Höhenverkettung    | auf Verkettungsplatte                                      |
| Anschluss Manometer                | mit Halteklammer   |
| Werkstoff-Hinweis                  | RoHS konform   |
| Werkstoff Bedienteil               | PA   |
| Werkstoff Dichtungen               | NBR  |
| Werkstoff Reglergehäuse            | PA   |