

 

# Verteilerblock MS6-FRM-FRZ

Teilenummer: 549337

★ Kernprogramm

geeignet als Zwischenstück zwischen zwei Druckregelventilen.

FESTO

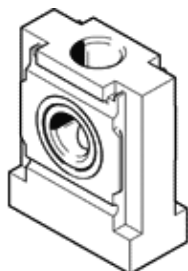

## Datenblatt

Merkmale	Wert
Einbaulage	beliebig
Konstruktiver Aufbau	Abzweigmodul
Betriebsdruck	0 ... 20 bar
Normalnenndurchfluss in Hauptdurchflussrichtung 1->2	14.600 l/min
Normalnenndurchfluss Abgang nach oben	10.400 l/min
Normalnenndurchfluss Abgang nach unten	9.850 l/min
Zulassung	c UL us - Recognized (OL)
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Inerte Gase
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Lagertemperatur	-10 ... 60 °C
Mediumstemperatur	-10 ... 60 °C
Umgebungstemperatur	-10 ... 60 °C
Produktgewicht	163 g
Pneumatischer Anschluss 3	G1/2
Pneumatischer Anschluss 4	G1/2
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Gehäuse	Aluminium-Druckguss