


Anschlussblock CPE18-3/2-PRS-3/8-10

Teilenummer: 550576

FESTO

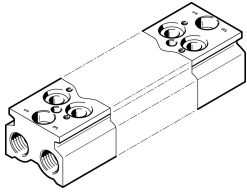

Datenblatt

Merkmale	Wert
Rastermaß	26 mm
Einbaulage	beliebig
Max. Anzahl Ventilplätze	10
Max. Anzahl der Druckzonen	2
Berstdruck	5 MPa 50 bar 725 psi
Betriebsdruck	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Mediumstemperatur	-5 °C...50 °C
Umgebungstemperatur	-5 °C...50 °C
Max. Anziehdrehmoment Ventilbefestigung	2 Nm
Produktgewicht	908 g
Befestigungsart Anschlussblock	mit Durchgangsbohrung
Befestigungsart Ventil	mit Innengewinde
Pneumatischer Anschluss 1	G3/8
Pneumatischer Anschluss 3	G3/8
Pneumatischer Anschluss 5	G3/8
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Anschlussleiste	Aluminium-Knetlegierung