

# Anschlussblock CPE10-3/2-PRS-1/4-8-NPT


Teilenummer: 550607

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

FESTO

für CPE-Ventile.

Moderne Alternativen finden Sie durch Eingabe der ersten vier Stellen des Typencodes in das Suchfeld.

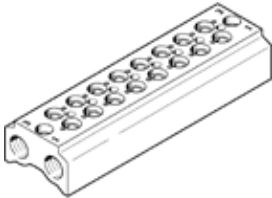

## Datenblatt

Merkmal	Wert
Rastermaß	16 mm
Einbaulage	beliebig
Max. Anzahl der Ventilplätze	8
Max. Anzahl der Druckzonen	2
Berstdruck	5 MPa 50 bar 725 psi
Betriebsdruck Mpa	-0,09 ... 1 MPa
Betriebsdruck	-0,9 ... 10 bar
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Mediumtemperatur	23 ... 122 °F
Umgebungstemperatur	23 ... 122 °F
Max. Anziehdrehmoment Ventilbefestigung	0,9 ft-lbf
Produktgewicht	12,145 oz
Befestigungsart Anschlussblock	mit Durchgangsbohrung
Befestigungsart Ventil	mit Innengewinde
Pneumatischer Anschluss 1	1/4 NPT
Pneumatischer Anschluss 3	1/4 NPT
Pneumatischer Anschluss 5	1/4 NPT
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Anschlussleiste	Aluminium-Knetlegierung