

 

# Motorleitung NEBM-S1G9-E-10-LE6

Teilenummer: 550741

☆ Kernprogramm

passend für Schrittmotor EMMS-ST...

FESTO

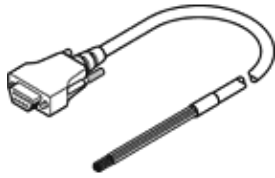

## Datenblatt

Merkmal	Wert
Leitungseigenschaft	schleppkettentauglich
Betriebsspannungsbereich DC	0 ... 72 V
Schutzart	IP65
Hinweis zur Schutzart	in montiertem Zustand
Umgebungstemperatur bei beweglicher Kabelverlegung	-40 ... 70 °C
Umgebungstemperatur	-40 ... 70 °C
Biegeradius, bewegliche Kabelverlegung	≥ 58 mm
Elektrischer Anschluss 1, Funktion	Feldgeräteseite
Elektrischer Anschluss 1, Anschlussart	Dose
Elektrischer Anschluss 1, Kabelabgang	Gerade
Elektrischer Anschluss 1, Bauform	eckig
Elektrischer Anschluss 1, Anschlusstechnik	Sub-D
Elektrischer Anschluss 1, Anzahl Pole/Adern	9
Elektrischer Anschluss 1, belegte Pole/Adern	6
Elektrischer Anschluss 2, Funktion	Steuerungsseite
Elektrischer Anschluss 2, Anschlussart	Kabel
Elektrischer Anschluss 2, Anschlusstechnik	offenes Ende
Elektrischer Anschluss 2, Anzahl Pole/Adern	7
Elektrischer Anschluss 2, belegte Pole/Adern	6
Aderenden	Aderendhülse
Kabelaufbau	7x0,34 geschirmt
Kabeldurchmesser	8 mm
Kabellänge	10 m
Leiter-Nennquerschnitt	0,34 mm <sup>2</sup>
Leistungsbezeichnung	ohne Schildträger
Farbe Kabelmantel	grau
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoffinformation Kabelmantel	TPE-U(PUR)