

 

Motorleitung NEBM-S1G15-E-10-LE6

Teilenummer: 550745

☆ Kernprogramm

passend für Schrittmotor EMMS-ST...

FESTO

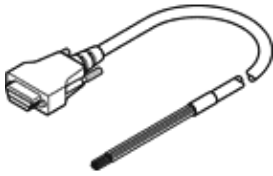

Datenblatt

Merkmal	Wert
Leitungseigenschaft	schleppkettentauglich
Betriebsspannungsbereich DC	0 ... 72 V
Schutzart	IP65
Hinweis zur Schutzart	in montiertem Zustand
Umgebungstemperatur bei beweglicher Kabelverlegung	-5 ... 70 °C
Umgebungstemperatur	-30 ... 70 °C
Biegeradius, bewegliche Kabelverlegung	≥ 70 mm
Elektrischer Anschluss 1, Funktion	Feldgeräteseite
Elektrischer Anschluss 1, Anschlussart	Dose
Elektrischer Anschluss 1, Kabelabgang	Gerade
Elektrischer Anschluss 1, Bauform	eckig
Elektrischer Anschluss 1, Anschluss technik	Sub-D
Elektrischer Anschluss 1, Anzahl Pole/Adern	15
Elektrischer Anschluss 1, belegte Pole/Adern	10
Elektrischer Anschluss 2, Funktion	Steuerungsseite
Elektrischer Anschluss 2, Anschlussart	Kabel
Elektrischer Anschluss 2, Anschluss technik	offenes Ende
Elektrischer Anschluss 2, Anzahl Pole/Adern	7
Elektrischer Anschluss 2, belegte Pole/Adern	6
Aderenden	Aderendhülse
Kabelaufbau	7x0,5 geschirmt
Kabeldurchmesser	8 mm
Kabellänge	10 m
Leiter-Nennquerschnitt	0,5 mm ²
Leistungsbezeichnung	ohne Schildträger
Farbe Kabelmantel	grau
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoffinformation Kabelmantel	TPE-U(PUR)