


# Steckdose KMYZ-4-0.0-B-EX

Teilenummer: 550806

FESTO

Kombination von MSZB und MSZC Anschluss.

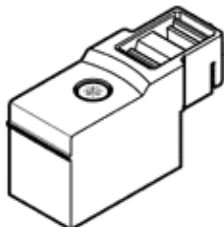

## Datenblatt

Merkmal	Wert
Einbaulage	beliebig
Betriebsspannungsbereich DC	3 ... 36 V
Nennbetriebsspannung DC	24 V
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1
Schutzart	IP40 nach IEC 60529
Umgebungstemperatur	-10 ... 50 °C
Zulassung	Germanischer Lloyd
Produktgewicht	6,5 g
Elektrischer Anschluss	Dose gewinkelt viereckige Bauform MSZB
Leiter-Nennquerschnitt	0,22 ... 0,34 mm <sup>2</sup>
Befestigungsart	auf Magnetventil mit selbstschneidender Schraube
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoffinformation Gehäuse	PA
Werkstoffinformation Steckkontakte	Bronze