


Axialbausatz EAMM-A-F62-140A

Teilenummer: 550941

FESTO

passend für Elektrische Antriebe.

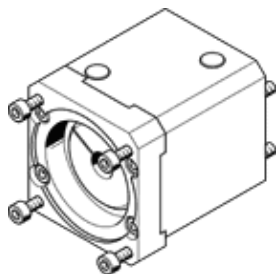

Datenblatt

Merkmal	Wert
Einbaulage	beliebig
Lagertemperatur	-25 ... 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 95 %
Schutzart	IP40
Umgebungstemperatur	-10 ... 60 °C
Übertragbares Drehmoment	91 Nm
Produktgewicht	2.780 g
Schnittstellencode Aktuator	F62
Schnittstellencode Motor In	140A
Werkstoffhinweis	RoHS konform