


Axialbausatz EAMM-A-E48-44A-70A

Teilenummer: 550971

FESTO

passend für Elektrische Antriebe.

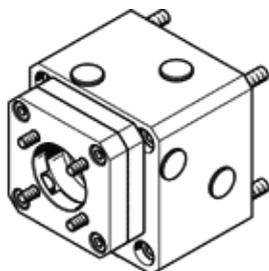

Datenblatt

Merkmal	Wert
Einbaulage	beliebig
Lagertemperatur	-25 ... 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 95 %
Schutzart	IP40
Umgebungstemperatur	-10 ... 60 °C
Übertragbares Drehmoment	9,2 Nm
Produktgewicht	600 g
Schnittstellencode Aktuator	E48A
Schnittstellencode Motor In	44A
Werkstoffhinweis	RoHS konform