


Kupplung

EAMC-40-66-11-20

Teilenummer: 550999

FESTO

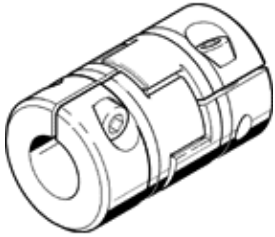

Datenblatt

Merkmal	Wert
Aufnahmedurchmesser 1	11 mm
Aufnahmedurchmesser 2	20 mm
Baugröße	40
Nennlänge	66 mm
Einbaulage	beliebig
Max. Drehzahl	6.500 1/min
Lagertemperatur	-25 ... 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 95 %
Umgebungstemperatur	-25 ... 60 °C
Massenträgheitsmoment	42,3 kgmm ²
Übertragbares Drehmoment	21 Nm
Produktgewicht	139 g
Werkstoffhinweis	RoHS konform