 



Stoßdämpfer YSRW-DGC-50-GF/KF

Teilenummer: 551489

FESTO

für Linearantrieb DGC.

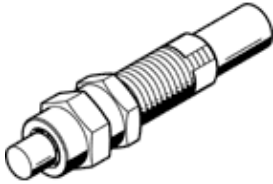

Datenblatt

Merkmal	Wert
Baugröße	50
Dämpfung	selbsteinstellend weiche Kennlinie
Einbaulage	beliebig
Positionserkennung	ohne
Max. Aufprallgeschwindigkeit	3 m/s
Funktionsweise	einfachwirkend drückend
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2
Umgebungstemperatur	-10 ... 80 °C
Befestigungsart	mit Kontermutter
Werkstoffhinweis	Kupfer- und PTFE-frei
Werkstoffinformation Kolbenstange	hochlegierter Stahl