


Getriebe

EMGA-160-P-G5-SAS-140

Teilenummer: 552201

FESTO

passend für Servomotoren.

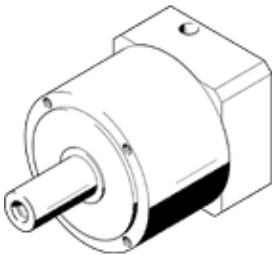

Datenblatt

Merkmale	Wert
Flanschgröße Getriebe	160 mm
Flanschgröße Motor	140 mm
Verdrehspiel	0,1 deg
Getriebeart	Planetengetriebe
Getriebeübersetzung	5:1
Max. Antriebsdrehzahl	6.500 1/min
Betriebstemperatur Getriebe	-25 ... 90 °C
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Schutzart	IP54
Dauerabtriebsdrehmoment	450 Nm
Massenträgheitsmoment Getriebe	6,07 kgcm ²
Max. Abtriebsdrehmoment	720 Nm
Max. Wirkungsgrad	98 %
Verdrehsteifigkeit	38 Nm/arcmin
Produktgewicht	18.000 g
Schnittstelle Getriebe Abtrieb	160G
Schnittstelle Getriebe Antrieb	140A
Werkstoffhinweis	RoHS konform