 



Schalldämpfer UOS-1

Teilenummer: 552252

FESTO

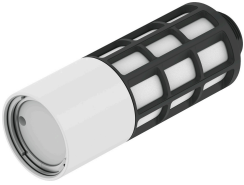

Datenblatt

Merkmale	Wert
Dichtungsart am Einschraubzapfen	ohne Dichtung
Einbaulage	beliebig
Konstruktiver Aufbau	Schalldämpfer offen
Betriebsdruck	0 MPa...1 MPa 0 bar...10 bar
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [-:-:-]
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Schalldruckpegel	75 dB(A)
Umgebungstemperatur	-10 °C...50 °C
Befestigungsart	mit Außengewinde
Produktgewicht	200 g
Pneumatischer Anschluss	G1
Werkstoff Dämpfereinsatz	PE
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Gehäuse	POM
Werkstoff Hülse	Aluminium-Knetlegierung