


Kunststoffschlauch PAN-V0-4X0.75-BL

Teilenummer: 552439

FESTO

flammhemmend.

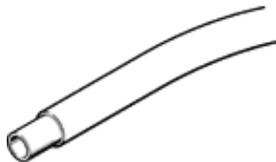

Datenblatt

Merkmal	Wert
Außen-Durchmesser	6 mm
Außendurchmesser für Steckverschraubung	4 mm
Durchflussrelevanter Biegeradius	20 mm
Innen-Durchmesser	2,6 mm
Min. Biegeradius	5 mm
Temperaturabhängiger Betriebsdruck	-0,95 ... 12 bar
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7::-:] Wasser Mineralöl
Umgebungstemperatur	-30 ... 90 °C
Produktgewicht nach Länge	0,037 kg/m
Farbe	blau
Shore-Härte	A 68 +/-3 D 53 +/-3
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoffinformation Schlauch	Polyamid 12 PVC-P