


Lichtleiter SOOC-DS-M-A11-2-R25

Teilenummer: 552810

FESTO

passend für Lichtleitergeräte SOE4.

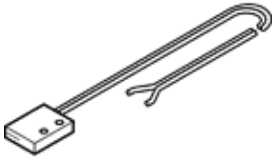

Datenblatt

Merkmal	Wert
Werkstoffhinweis	LABS-haltige Stoffe enthalten
Messverfahren	Reflexionslichttaster
Minimaler Objektdurchmesser	0,15 mm
Lichtleiter - Besonderheit	Reihe
Reichweite	130 mm
Umgebungstemperatur	-55 ... 70 °C
Baugröße Kopf	Rechteck 19x25x6 mm
Lichtleiterlänge	2 m
Min. Biegeradius	25 mm
Außen-Durchmesser	2,2 mm
Werkstoff Gehäuse	Messing vernickelt
Werkstoff Lichtleiter	PE
Schutzart	IP66
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung