


Lichtleiter SOOC-TB-M4-2-R25-S4

Teilenummer: 552813

FESTO

passend für Lichtleitergeräte SOE4.

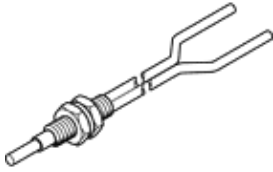

Datenblatt

| Merkmal | Wert |
|------------------------------------|--------------------------------------|
| Werkstoffhinweis | LABS-haltige Stoffe enthalten |
| Messverfahren | Einweglichtschränke |
| Minimaler Objektdurchmesser | 0,35 mm |
| Lichtleiter - Besonderheit | Standard |
| Reichweite | 400 mm |
| Umgebungstemperatur | -55 ... 70 °C |
| Baugröße Kopf | M4 |
| Lichtleiterlänge | 2 m |
| Hülsenlänge | 40 mm |
| Min. Biegeradius | 25 mm |
| Max. Anziehdrehmoment | 2 Nm |
| Außen-Durchmesser | 2,2 mm |
| Werkstoff Gehäuse | hochlegierter Stahl rostfrei |
| Werkstoff Lichtleiter | PE |
| Schutzart | IP66 |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung |