


Lichtleiter SOOC-TB-M4-1-R25-S4

Teilenummer: 552815

FESTO

passend für Lichtleitergeräte SOE4.

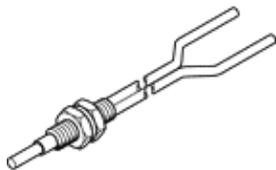

Datenblatt

Merkmal	Wert
Werkstoffhinweis	LABS-haltige Stoffe enthalten
Messverfahren	Einweglichtschränke
Minimaler Objektdurchmesser	0,35 mm
Lichtleiter - Besonderheit	Standard
Reichweite	400 mm
Umgebungstemperatur	-55 ... 70 °C
Baugröße Kopf	M4
Lichtleiterlänge	1 m
Hülsenlänge	40 mm
Min. Biegeradius	25 mm
Max. Anziehdrehmoment	2 Nm
Außen-Durchmesser	2,2 mm
Werkstoff Gehäuse	hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoff Lichtleiter	PE
Schutzart	IP66
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung