

Lichtleiter

SOOC-TB-P-M4-2-R15-S4


Teilenummer: 552824

Auslaufprodukt

passend für Lichtleitergeräte SOE4.

Auslaufotyp. Lieferbar bis 2022. Alternativprodukt siehe Support Portal.

FESTO

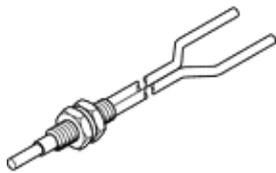

Datenblatt

Merkmal	Wert
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Messverfahren	Einweglichtschränke
Minimaler Objektdurchmesser	0,2 mm
Lichtleiter - Besonderheit	Präzision
Reichweite	120 mm
Umgebungstemperatur	-55 ... 70 °C
Baugröße Kopf	M4
Lichtleiterlänge	2 m
Hülsenlänge	40 mm
Min. Biegeradius	15 mm
Max. Anziehdrehmoment	2 Nm
Außen-Durchmesser	2,2 mm
Werkstoff Gehäuse	hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoff Lichtleiter	PE
Schutzart	IP66
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-Zone III