


# Lichtleiter SOOC-TB-M4-2-R25-T1

Teilenummer: 552826

FESTO

passend für Lichtleitergeräte SOE4.

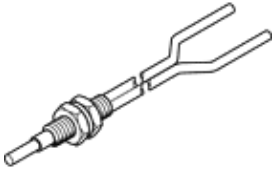

## Datenblatt

| Merkmal                            | Wert                          |
|------------------------------------|-------------------------------|
| Werkstoffhinweis                   | LABS-haltige Stoffe enthalten |
| Messverfahren                      | Einweglichtschränke           |
| Minimaler Objektdurchmesser        | 0,35 mm                       |
| Lichtleiter - Besonderheit         | Hohe Temperatur               |
| Reichweite                         | 400 mm                        |
| Umgebungstemperatur                | -55 ... 115 °C                |
| Baugröße Kopf                      | M4                            |
| Lichtleiterlänge                   | 2 m                           |
| Min. Biegeradius                   | 25 mm                         |
| Max. Anziehdrehmoment              | 2 Nm                          |
| Außen-Durchmesser                  | 2,2 mm                        |
| Werkstoffinformation Gehäuse       | hochlegierter Stahl rostfrei  |
| Werkstoffinformation Lichtleiter   | PE                            |
| Schutzart                          | IP66                          |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 1                             |