

Lichtleiter SOOC-DS-M6-1-R25-S4


Teilenummer: 552839

Auslaufprodukt

passend für Lichtleitergeräte SOE4.

Auslaufotyp. Lieferbar bis 2022. Alternativprodukt siehe Support Portal.

FESTO

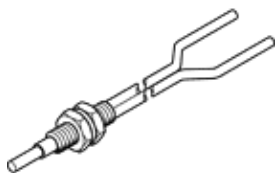

Datenblatt

Merkmal	Wert
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Messverfahren	Reflexionslichttaster
Minimaler Objektdurchmesser	0,1 mm
Lichtleiter - Besonderheit	Standard
Reichweite	140 mm
Umgebungstemperatur	-55 ... 70 °C
Baugröße Kopf	M6
Lichtleiterlänge	1 m
Hülsenlänge	40 mm
Min. Biegeradius	25 mm
Max. Anziehdrehmoment	3 Nm
Außen-Durchmesser	2,2 mm
Werkstoff Gehäuse	hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoff Lichtleiter	PE
Schutzart	IP66
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-Zone III