

Lichtleiter

SOOC-DS-H-M6-1-R40


Teilenummer: 552841

Auslaufprodukt

passend für Lichtleitergeräte SOE4.

Auslaufotyp. Lieferbar bis 2022. Alternativprodukt siehe Support Portal.

FESTO

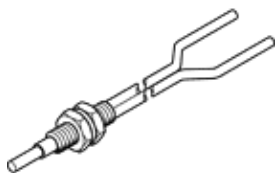

Datenblatt

Merkmal	Wert
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Messverfahren	Reflexionslichttaster
Minimaler Objektdurchmesser	0,1 mm
Lichtleiter - Besonderheit	Große Reichweite
Reichweite	200 mm
Umgebungstemperatur	-55 ... 70 °C
Baugröße Kopf	M6
Lichtleiterlänge	1 m
Min. Biegeradius	40 mm
Max. Anziehdrehmoment	3 Nm
Außen-Durchmesser	2,2 mm
Werkstoff Gehäuse	Messing vernickelt
Werkstoff Lichtleiter	PE
Schutzart	IP66
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-Zone III