
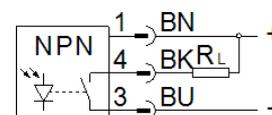


# Gabellichtschanke SOOF-M-FL-SM-C80-N

Teilenummer: 553558

FESTO

stabiles Metallgehäuse.

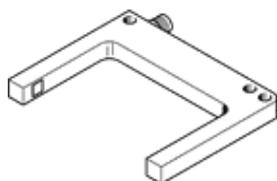

## Datenblatt

Merkmal	Wert
Zulassung	RCM Mark c UL us - Listed (OL)
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach EU-EMV-Richtlinie
Werkstoffhinweis	Kupfer- und PTFE-frei LABS-haltige Stoffe enthalten RoHS konform
Messgröße	Position
Messprinzip	optoelektronisch
Messverfahren	Gabellichtschanke
Lichtart	rot
Minimaler Objektdurchmesser	0,5 mm
Umgebungstemperatur	-10 ... 60 °C
Wiederholgenauigkeit	0,06 mm
Schaltausgang	NPN
Schaltelementfunktion	umschaltbar
Hysterese	≤ 0,25 mm
Max. Schaltfrequenz	4.000 Hz
Max. Ausgangsstrom	200 mA
Kurzschlussfestigkeit	taktend
Betriebsspannungsbereich DC	10 ... 35 V
Restwelligkeit	± 5 %
Leerlaufstrom	30 mA
Verpolungsschutz	für Betriebsspannungsanschlüsse
Elektrischer Anschluss	3-polig M8x1 Stecker
Baugröße	Gabel 80x55 mm
Gabelweite	80 mm
Produktgewicht	130 g
Werkstoff Gehäuse	Zink-Druckguss lackiert
Schaltzustandsanzeige	LED gelb
Einstellmöglichkeiten	Potentiometer
Schutzart	IP67
Isolationsspannung	50 V
Stoßspannungsfestigkeit	0,8 kV
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	0 - keine Korrosionsbeanspruchung
Verschmutzungsgrad	3