


Kunststoffschlauch PAN-6X1-BL-500

Teilenummer: 553895

FESTO

außenkalibriert, thermisch und mechanisch hoch belastbar.

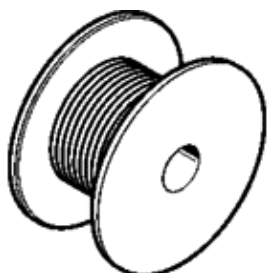

Datenblatt

Merkmal	Wert
Außen-Durchmesser	6 mm
Durchflussrelevanter Biegeradius	32 mm
Innen-Durchmesser	4 mm
Min. Biegeradius	14 mm
Schlaucheigenschaften	energiekettentauglich
Temperaturabhängiger Betriebsdruck	-0,095 ... 1,9 MPa -0,95 ... 19 bar -13,775 ... 275,5 psi
Zulassung	TÜV
Zertifikat ausstellende Stelle	B 013277 0506 00
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Umgebungstemperatur	-30 ... 80 °C
Produktgewicht nach Länge	0,016 kg/m
Pneumatischer Anschluss	für Steckanschluss Außendurchmesser 6 mm für Stecknippel Innendurchmesser 4 mm mit Mutter für Stecknippel Innendurchmesser 4 mm
Farbe	blau
Shore-Härte	D 55 +/-3
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Schlauch	TPE-A