


Encoderanschaltung CECX-C-2G1

Teilenummer: 553977

FESTO

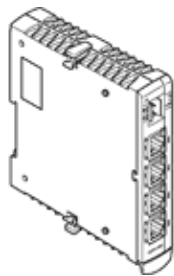

Datenblatt

Merkmal	Wert
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	0 - keine Korrosionsbeanspruchung
Zulassung	c UL us - Listed (OL)
Werkstoffhinweis	LABS-haltige Stoffe enthalten RoHS konform
Betriebsspannung	19,2 - 30 VDC
Leistungsaufnahme 5 V	0,65 W
Umgebungstemperatur	5 ... 55 °C
Lagertemperatur	-40 ... 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	10 - 95 %
Schutzart	IP20
Schutzklasse	III
Produktgewicht	140 g
Unempfindlichkeitsprüfung gegen Schwingungen	EN 60068-2-6 FC 5 - 9 Hz 3,5 mm 9 - 150 Hz 1g
Unempfindlichkeitsprüfung gegen Schock	EN 60068-2-27 EA 15g, 11ms (Halbsinus)
Elektrische Anschluss technik E/A	Buchsenleiste, Raster 5,08 mm
Statusanzeigen	LED gelb = receive LED grün = power
Encoder Eingänge, Anzahl	4
Encoder Eingänge, Auflösung	16 bis 32 Bit über Software einstellbar
Encoder Eingänge, Signalbereich	SSI (RS422) Binär/Gray über Software einstellbar
Encoder Eingänge, Baudrate	125, 250, 500, 1000 kBit/s über Software einstellbar
Encoder Eingänge, Geberversorgungsspannung	24 V DC (250mA / Kanal)
Encoder Eingänge, Anschluss technik	RJ45
Encoder Eingänge, Galvanische Trennung	nein