


# Kupplung EAMC-20-30-6-6

Teilenummer: 558901

FESTO

passend für Auslegerachse EGSA.

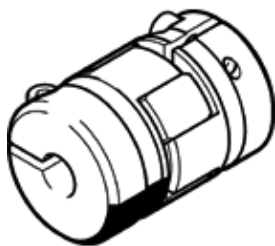

## Datenblatt

Merkmal	Wert
Aufnahmedurchmesser 1	6 mm
Aufnahmedurchmesser 2	6 mm
Baugröße	20
Nennlänge	30 mm
Einbaulage	beliebig
Max. Drehzahl	9.000 1/min
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatur	-25 ... 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 95 %
Umgebungstemperatur	-25 ... 60 °C
Massenträgheitsmoment	1,06 kgmm <sup>2</sup>
Übertragbares Drehmoment	2,3 Nm
Produktgewicht	20 g
Werkstoffhinweis	RoHS konform