


Parallelbausatz EAMM-U-A19-40A

Teilenummer: 559785

FESTO

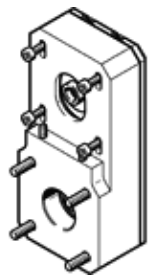

Datenblatt

Merkmal	Wert
Baugröße	19
Einbaulage	beliebig
Max. Drehzahl	6.000 1/min
Lagertemperatur	-25 ... 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 95 %
Schutzart	IP40
Umgebungstemperatur	0 ... 50 °C
Massenträgheitsmoment	2,868 kgmm ²
Leerlaufantriebsmoment	0,05 Nm
Übertragbares Drehmoment	1 Nm
Produktgewicht	270 g
Werkstoffhinweis	RoHS konform