


Parallelbausatz EAMM-U-A22-70A

Teilenummer: 559787

FESTO

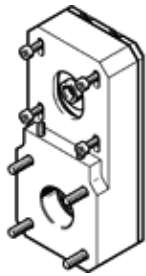

Datenblatt

Merkmal	Wert
Baugröße	22
Einbaulage	beliebig
Max. Drehzahl	4.000 1/min
Lagertemperatur	-25 ... 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 95 %
Schutzart	IP40
Umgebungstemperatur	0 ... 50 °C
Massenträgheitsmoment	10,13 kgmm ²
Leerlaufantriebsmoment	0,2 Nm
Übertragbares Drehmoment	5,5 Nm
Produktgewicht	540 g
Werkstoffhinweis	RoHS konform