


# Controller FED-CEC

Teilenummer: 559869  
Auslaufprodukt

FESTO

für Ansteuerung von elektrischen Antriebseinheiten mit Front-End-Display.  
Auslaufotyp. Lieferbar bis 2017. Alternativprodukt siehe Support Portal.

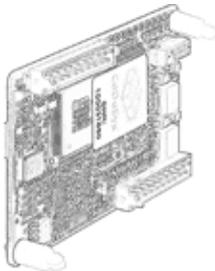

## Datenblatt

Merkmal	Wert
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach EU-EMV-Richtlinie
Lagertemperatur	-20 ... 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	5 - 85 % nicht kondensierend
Umgebungstemperatur	0 ... 50 °C
Werkstoffhinweis	LABS-haltige Stoffe enthalten
Feldbus Schnittstelle	CAN
Feldbus-Schnittstelle, Anschlusstechnik	Stecker Sub-D 9-polig
Feldbus-Schnittstelle, Übertragungsrate	1 Mbit/s max. einstellbar
Ethernet, Anschlussstecker	RJ45
Ethernet, Anzahl	1
Ethernet, Datenübertragungsgeschwindigkeit	10 Mbit/s
Ethernet, Unterstützte Protokolle	TCP/IP, EasyIP
Programmiersoftware	CoDeSys provided by Festo
Programmiersprache	nach IEC 61131-3 Kontaktplan (KOP) Anweisungsliste (AWL) Strukturierter Text Funktionsplan Ablaufsprache zusätzlich CFC
CPU Daten	32 bit RISC Prozessor 24 MHz Watchdog