


# Anschlussleitung VMPAL-KM-V-SD25-IP67-10

Teilenummer: 560418

FESTO

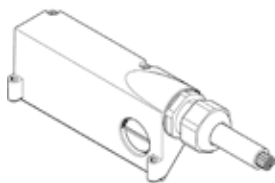

## Datenblatt

| Merkmal  | Wert                               |
|--|------------------------------------|
| Produktgewicht                                     | 2.290 g                            |
| Elektrischer Anschluss                             | Kabel mit Stecker                  |
| Kabellänge   | 10 m                               |
| Leitungseigenschaft                                | Standard                           |
| Min. Kabel-Biegeradius                             | 122 mm                             |
| Kabeldurchmesser                                   | 10,2 mm                            |
| Kabelaufbau  | 25x0,34                            |
| Schutzart  | IP67<br>nach IEC 60529             |
| Umgebungstemperatur bei beweglicher Kabelverlegung | -5 ... 80 °C                       |
| CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)           | nach EU-RoHS-RL                    |
| UKCA-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)         | nach UK RoHS Vorschriften          |
| LABS-Konformität                                   | VDMA24364-B1/B2-L                  |
| Werkstoffhinweis                                   | RoHS konform                       |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK                 | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung |
| Werkstoff Kabelmantel                              | PVC                                |