


# Axialbausatz EAMM-A-S38-57A

Teilenummer: 560686

☆ Kernprogramm

passend für Elektrische Antriebe.

FESTO

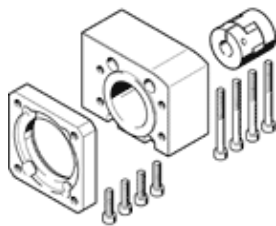

## Datenblatt

Merkmale	Wert
Einbaulage	beliebig
Lagertemperatur	-25 ... 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 95 %
Schutzart	IP40
Umgebungstemperatur	-10 ... 60 °C
Übertragbares Drehmoment	6,5 Nm
Produktgewicht	390 g
Schnittstellencode Aktuator	S38
Schnittstellencode Motor In	57A
Werkstoffhinweis	RoHS konform