


Anschlussplatte VMPAL-AP-20-QS3/8^{'''}-1-T1

Teilenummer: 561027

FESTO

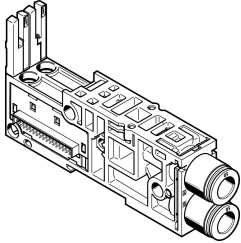

Datenblatt

Merkmale	Wert
Breite	21.2 mm
Länge	107.3 mm
Rastermaß	21.2 mm
Ventilgröße	20 mm
Druckzonenentrennung	Kanal 1
Max. Anzahl Ventilplätze	1
Strömungsrichtung	reversibel
Ventilinselaufbau	Ventilgrößen mischbar
Maximale Anzahl Ventilsolen	1
Betriebsdruck	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar
Steuerdruck	0.3 MPa...0.8 MPa 3 bar...8 bar
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium	Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	3 - starke Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Umgebungstemperatur	-5 °C...50 °C
Produktgewicht	82.28 g
Pneumatischer Anschluss 2	für Schlauch Außen-Ø 3/8 " "
Pneumatischer Anschluss 4	für Schlauch Außen-Ø 3/8 " "
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Anschlussplatte	PA-verstärkt