


Anschlussplatte VMPAL-AP-4X10-QS1/4"-2

Teilenummer: 561096

FESTO

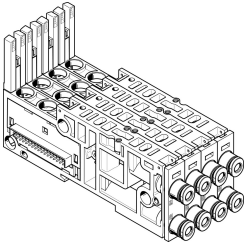

Datenblatt

Merkmale	Wert
Breite	42.8 mm
Länge	107.3 mm
Rastermaß	10.7 mm
Ventilgröße	10 mm
Max. Anzahl Ventilplätze	4
Strömungsrichtung	reversibel
Ventilinselaufbau	Ventilgrößen mischbar
Maximale Anzahl Ventilsolen	8
Betriebsdruck	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar
Steuerdruck	0.3 MPa...0.8 MPa 3 bar...8 bar
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium	Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	3 - starke Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Umgebungstemperatur	-5 °C...50 °C
Produktgewicht	110 g
Pneumatischer Anschluss 2	für Schlauch Außen-Ø 1/4" "
Pneumatischer Anschluss 4	für Schlauch Außen-Ø 1/4" "
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Anschlussplatte	PA-verstärkt