 



Grundventil VOFC-L-M52-M-FG14-F9-A

Teilenummer: 562868
Auslaufprodukt

FESTO

Auslauftyp. Nicht für Neukonstruktion verwenden. Alternativprodukt
siehe Support Portal.

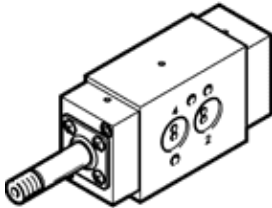

Datenblatt

| Merkmal | Wert |
|------------------------------------|---|
| Ventilfunktion | 5/2 monostabil |
| Betätigungsart | elektrisch |
| Baubreite | 40 mm |
| Normalnenndurchfluss | 750 l/min |
| Betriebsdruck | 2 ... 8 bar |
| Konstruktiver Aufbau | Hartkolbenschieberventil |
| Rückstellart | mechanische Feder |
| Schutzart | IP65 |
| Nennweite | 6 mm |
| Dichtprinzip | hart |
| Einbaulage | beliebig |
| Handhilfsbetätigung | keine |
| Steuerart | vorgesteuert |
| Steuerluftversorgung | intern |
| Strömungsrichtung | nicht reversibel |
| Safety Integrity Level (SIL) | bis SIL 2 high demand mode Produkt kann eingesetzt werden in SRP/CS bis SIL 2 Low Demand |
| Durchfluss Kv Belüftung | 0,65 m ³ /h |
| Durchfluss Kv Entlüftung | 0,65 m ³ /h |
| Schaltzeit aus | 40 ms |
| Schaltzeit ein | 24 ms |
| Einschaltdauer | 100% |
| Betriebsmedium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [-:-:-] |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 4 |
| Mediumtemperatur | -25 ... 60 °C |
| Umgebungstemperatur | -25 ... 60 °C |
| Produktgewicht | 620 g |
| Pneumatischer Anschluss 1 | G1/4 |
| Pneumatischer Anschluss 2 | NAMUR Anschlussbild |
| Pneumatischer Anschluss 3 | G1/4 |
| Pneumatischer Anschluss 4 | NAMUR Anschlussbild |
| Werkstoffhinweis | LABS-haltige Stoffe enthalten RoHS konform |
| Werkstoffinformation Dichtungen | NBR |
| Werkstoffinformation Gehäuse | Aluminium hartemataliert |